


キラルクロマトグラフィー
光学異性体分離用HPLCカラム


CYCLOBOND™ シリーズキャンペーン!!

30% OFF!

期間:2009年8月3日~12月末

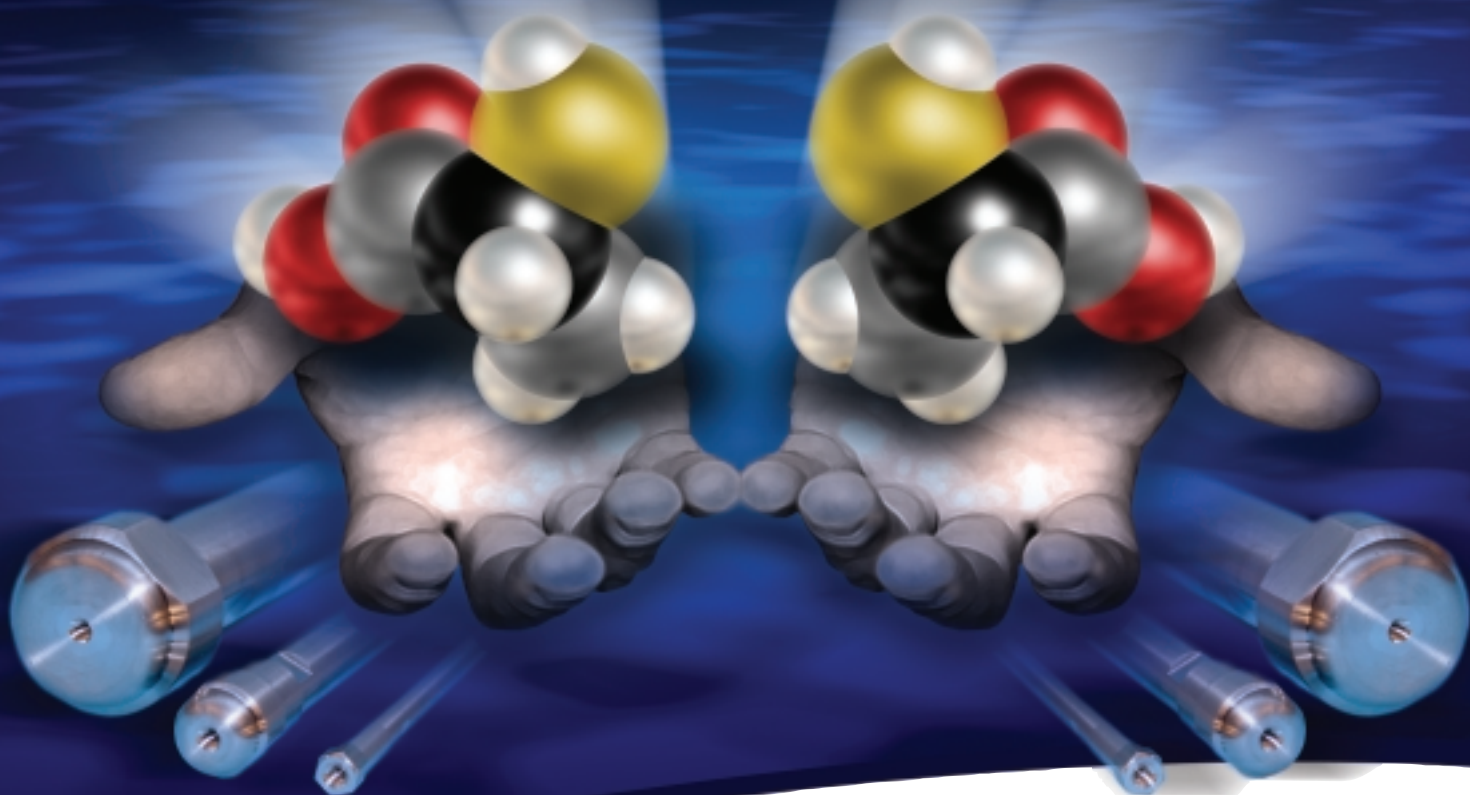

10種類のCYCLOBONDキラル固定相

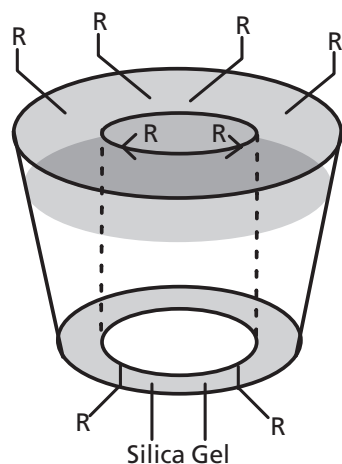

シリカゲル表面に接した
シクロデキストリン環状分子

R=	Suffix	CD Type
—OH (誘導体基なし)	I 2000 II	β-CD γ-CD
— OCH ₃	DM (methylated)	β-CD
— COCH ₃	AC (acetylated)	β-CD γ-CD
OH — CH ₂ CHCH ₃	SP, RSP, HP-RSP (hydroxypropyl ether)	β-CD
— CONH— 	DMP (3,5-dimethylphenyl carbamate)	β-CD
	DNP (2,6-dinitro-4-trifluoromethyl phenyl ether)	β-CD

※CD=シクロデキストリン

芳香族、水素結合性官能基を2箇所持つ化合物の分析、分取用

◆固定相:シクロデキストリン系

◆キラル認識能力が抜群のカラムシリーズ

CYCLOBOND™ I 2000

粒子径	サイズ		CAT. NO.	キャンペーン 価格(¥)	CAT. NO.	キャンペーン 価格(¥)	CAT. NO.	キャンペーン 価格(¥)	CAT. NO.	キャンペーン 価格(¥)
	長さ(cm)	内径(mm)								
			(β-CD)		AC (β-CD, acetylated)		SP (β-CD, S-hydroxypropyl ether)		RSP (β-CD, R,S-hydroxypropyl ether)	
5μm	10	2.1	20018AST	104,650	20118AST	96,600	20218AST	147,280	20318AST	100,590
5μm	15	2.1	20019AST	127,190	20119AST	104,650	20219AST	156,940	20319AST	104,650
5μm	25	2.1	20020AST	112,700	20120AST	120,750	20220AST	189,140	20320AST	120,750
5μm	5	4.6	20021AST	64,400	20121AST	66,780	20221AST	97,370	20321AST	66,780
5μm	10	4.6	20022AST	80,500	20122AST	99,820	20222AST	135,240	20322AST	99,820
5μm	15	4.6	20023AST	96,600	20123AST	104,650	20223AST	144,900	20323AST	104,650
5μm	25	4.6	20024AST	104,650	20124AST	116,690	20224AST	156,940	20324AST	116,690
5μm	25	10.0	20034AST	348,530	20134AST	367,080	20234AST	497,490	20334AST	367,080
			HP-RSP (β-CD, R,S-hydroxypropyl ether)		DMP (β-CD, 3,5-dimethylphenyl carbamate)		DM (β-CD, dimethylated)		DNP (β-CD, dinitrophenyl)	
5μm	10	2.1	24018AST	100,590	20718AST	135,240	20918AST	142,450	25018AST	100,590
5μm	15	2.1	24019AST	104,650	20719AST	144,900	20919AST	144,900	25019AST	104,650
5μm	25	2.1	24020AST	120,750	20720AST	156,940	20920AST	193,200	25020AST	120,750
5μm	5	4.6	24021AST	66,780	20721AST	96,600	20921AST	97,370	25021AST	66,780
5μm	10	4.6	24022AST	99,820	20722AST	104,650	20922AST	120,750	25022AST	99,820
5μm	15	4.6	24023AST	104,650	20723AST	112,700	20923AST	128,800	25023AST	104,650
5μm	25	4.6	24024AST	116,690	20724AST	144,900	20924AST	152,950	25024AST	116,690
5μm	25	10.0	24034AST	367,080	20734AST	454,020	20934AST	479,780	25034AST	374,290

CYCLOBOND II

粒子径	サイズ		CAT. NO.	キャンペーン 価格(¥)	CAT. NO.	キャンペーン 価格(¥)
	長さ(cm)	内径(mm)				
			(γ-CD)		AC (γ-CD)	
5μm	10	2.1	46018AST	104,650	47018AST	128,800
5μm	15	2.1	46019AST	108,640	47019AST	144,900
5μm	25	2.1	41021AST	128,800	41024AST	161,000
5μm	5	4.6	46021AST	78,890	47021AST	78,890
5μm	10	4.6	40020AST	96,600	47022AST	104,650
5μm	15	4.6	46023AST	104,650	47023AST	116,690
5μm	25	4.6	41020AST	112,700	41022AST	144,900
5μm	25	10.0	40025AST	386,400	40420AST	425,810

・本カタログに掲載の製品及び情報は2009年8月3日現在の内容であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。
 ・掲載価格は希望納入価格(税別)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。
 ・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品、家庭用その他試験研究以外の用途には使用できません。

SIGMA-ALDRICH®

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社
アナリティカル事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー4F
製品に関するお問合せは、弊社テクニカルサポートへ
TEL:03-5796-7350 FAX:03-5796-7355
E-mail アドレス: sialjpsp@sial.com

在庫照会/ご注文方法に関するお問合せは、弊社カスタマーサービスへ
TEL:03-5796-7320 FAX:03-5796-7325

大阪営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル
TEL:06-6397-5963 FAX:06-6397-4649
URL: <http://www.sigma-aldrich.com/japan>

お問い合わせは下記代理店へ