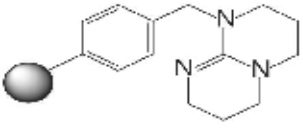
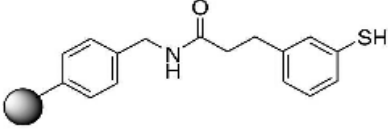
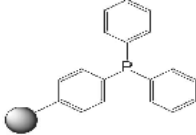
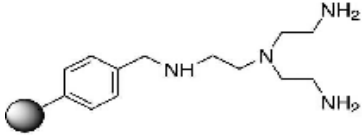
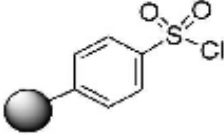
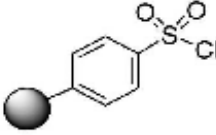
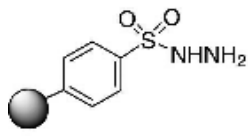


Biotage製品 希望納入価格表

製品番号	品名	loading量	容量	価格(¥)	構造
800512-3G	MP-Borohydride	2.5 - 3.5 mmol/g	3g	4,800	
800401-10G			10g	9,500	
800402-25G			25g	19,000	
800403-100G			100g	55,500	
800404-1000G			1000g	513,500	
800493-3G	MP-Carbonate	2.5 - 3.5 mmol/g	3g	4,800	
800268-25G			10g	21,200	
800267-10G			25g	10,300	
800269-100G			100g	62,900	
800314-1000G			1000g	574,800	
800511-3G	MP-Cyanoborohydride	2.0 - 3.0 mmol/g	3g	4,800	
800405-10G			10g	11,000	
800406-25G			25g	23,400	
800407-100G			100g	70,900	
800408-1000G			1000g	564,700	
801504-3G	MP-Isocyanate	1.0 - 2.0 mmol/g	3g	9,200	
801409-10G			10g	21,700	
801410-25G			25g	47,900	
801411-100G			100g	163,900	
801412-1000G			1000g	1,311,000	
801506-3G	MP-TMT	0.5 mmol/g	3g	9,900	
801469-10G			10g	25,800	
801470-25G			25g	54,600	
801471-100G			100g	192,000	
801472-1000G			1000g	1,640,800	
800517-3G	MP-Triacetoxymorohydride	1.8 - 2.4 mmol/g	3g	9,700	
800413-10G			10g	21,900	
800414-25G			25g	45,400	
800415-100G			100g	146,300	
800416-1000G			1000g	1,138,000	
801505-3G	MP-Trisamine	2.0 - 3.0 mmol/g	3g	8,600	
801397-10G			10g	18,100	
801398-25G			25g	39,200	
801399-100G			100g	137,700	
801400-1000G			1000g	1,115,000	
800498-3G	MP-TsOH	3.5 - 4.5 mmol/g	3g	4,100	
800461-10G			10g	6,200	
800462-25G			25g	13,100	
800463-100G			100g	30,000	
800464-1000G			1000g	299,900	
800477-0010-B-1EA	MP-TsOH(65) 100 mg/3 mL	2.5 mmol/g	50本入	13,800	
800477-0025-C-1EA	MP-TsOH(65) 250 mg/6 mL		30本入	16,100	
800477-0050-C-1EA	MP-TsOH(65) 500 mg/6 mL		30本入	19,600	
800477-0100-D-1EA	MP-TsOH(65) 1 g/15 mL		20本入	17,600	
800477-0250-E-1EA	MP-TsOH(65) 2.5 g/25 mL		20本入	29,300	
800477-0010-BG-1EA	MP-TsOH(65) 100 mg/3 mL (tab-less)		50本入	14,700	
800477-0025-CG-1EA	MP-TsOH(65) 250 mg/6 mL (tab-less)		30本入	17,000	
800477-0050-C-1EA	MP-TsOH(65) 500 mg/6 mL (tab-less)		30本入	19,600	

製品番号	品名	loading量	容量	価格(¥)	構造
800499-3G	MP-TsOH(65)	3.0 mmol/g	3g	4,100	
800478-10G			10g	6,900	
800479-25G			25g	13,800	
800480-100G			100g	34,500	
800481-1000G			1000g	307,200	
800518-3G	MP-TsO-TEMPO	1-1.5 mmol/g	3g	6,200	
800482-10G			10g	14,600	
800483-25G			25g	33,000	
800484-100G			100g	109,700	
800485-1000G			1000g	943,500	
800502-3G	PS-Benzaldehyde	1.0 - 1.6 mmol/g	3g	4,800	
800360-10G			10g	11,700	
800361-25G			25g	24,900	
800362-100G			100g	76,900	
800363-1000G			1000g	639,300	
800508-3G	PS-Carbodiimide	1.0 - 1.5 mmol/g	3g	10,400	
800369-10G			10g	27,800	
800370-25G			25g	62,200	
800371-100G			100g	218,700	
800372-1000G			1000g	1,701,000	
800515-3G	PS-DEAM	1.5 - 2.2 mmol/g	3g	4,800	
800430-10G			10g	10,300	
800431-25G			25g	21,600	
800432-100G			100g	65,800	
800433-1000G			1000g	608,500	
800507-3G	PS-DES	1.0 - 1.6 mmol/g	3g	9,700	
800142-10G			10g	22,800	
800143-25G			25g	53,400	
800144-100G			100g	173,900	
800494-3G	PS-DIEA	3.0 - 4.0 mmol/g	3g	5,500	
800279-10G			10g	9,500	
800280-25G			25g	19,700	
800281-100G			100g	58,500	
800312-1000G			1000g	482,700	
800492-3G	PS-DMAP	3.0 - 4.0 mmol/g	3g	4,800	
800288-10G			10g	8,800	
800289-25G			25g	18,300	
800290-100G			100g	52,700	
800313-1000G			1000g	482,700	
800509-3G	PS-HOBt(HL)	0.9 - 1.4 mmol/g	3g	9,000	
800417-10G			10g	21,900	
800418-25G			25g	48,200	
800419-100G			100g	154,600	
800420-1000G			1000g	1,518,000	
800495-3G	PS-Isocyanate	1.0 - 1.7 mmol/g	3g	5,500	
800260-10G			10g	13,100	
800261-25G			25g	27,800	
800262-100G			100g	89,300	
800311-1000G			1000g	734,400	
800496-3G	PS-NMM	1.5 - 2.5 mmol/g	3g	6,900	
800282-10G			10g	16,900	
800283-25G			25g	37,300	
800284-100G			100g	128,700	
800318-1000G			1000g	1,184,000	
800473-1G	PS-PPh3-Pd		1g	6,200	
800474-10G			10g	43,500	
800475-25G			25g	92,100	
800476-100G			100g	316,000	

製品番号	品名	loading量	容量	価格(¥)	構造
800513-3G	PS-TBD	1.2 - 1.9 mmol/g	3g	6,200	
800421-10G			10g	15,400	
800422-25G			25g	35,100	
800423-100G			100g	117,800	
800424-1000G			1000g	984,400	
800500-3G	PS-Thiophenol	1.0 - 1.5 mmol/g	3g	9,000	
800273-10G			10g	21,900	
800274-25G			25g	46,900	
800275-100G			100g	157,900	
800310-1000G			1000g	1,457,000	
800510-3G	PS-Triphenylphosphine	2.2 mmol/g	3g	6,900	
800378-10G			10g	19,700	
800379-25G			25g	42,400	
800380-100G			100g	139,000	
800381-1000G			1000g	1,277,000	
800501-3G	PS-Trisamine	3.0 - 5.0 mmol/g	3g	4,800	
800228-10G			10g	10,300	
800229-25G			25g	21,900	
800230-100G			100g	66,600	
800309-1000G			1000g	608,500	
800490-3G	PS-TsCl	1.0 - 2.0 mmol/g	3g	5,500	
800276-10G			10g	13,900	
800277-25G			25g	30,000	
800278-100G			100g	99,400	
800316-1000G			1000g	964,000	
800490-3G	PS-TsCl (HL)	2.0 - 3.0 mmol/g	3g	5,500	
800364-10G			10g	12,400	
800365-25G			25g	27,000	
800366-100G			100g	87,800	
800367-1000G			1000g	964,000	
800497-3G	PS-Ts-NHNH2	1.8 - 3.2 mmol/g	3g	6,900	
800270-10G			10g	16,900	
800271-25G			25g	37,300	
800272-100G			100g	128,700	
800317-1000G			1000g	1,184,000	
800489-1EA	Amidation Kit		1kit	64,900	
800294-1KIT	Base Kit		1kit	43,100	
800487-1EA	Reductive Amination Kit		1kit	72,400	
800368-1KIT	Scavenger Kit		1kit	84,200	
293-1KIT	Tosyl Kit		1kit	38,000	
800488-1KIT	Card Set, Amidation Kit		1kit	4,100	
800486-1EA	Card Set, Reductive Amination Kit		1kit	4,300	
800460-1EA	Card Set, Solution-Phase Toolbox Kit		1kit	4,100	
300427-1EA	Argoscoop resin dispenser		1本	11,900	

2011.09.01

※ 本表に掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の内容であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。

※ 掲載価格は希望納入価格(税別)です。詳細は試薬納入代理店へご確認ください。

※ 弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。

医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

ご不明の点は、シグマアルドリッチジャパン(株)の下記担当グループにお問い合わせください。

納期や価格のご質問 : カスタマーサービス TEL: 03-5796-7320 E-MAIL: sialjpcs@sial.com

製品の技術的なご質問: テクニカルサポート TEL: 03-5796-7330 E-MAIL: sialjpts@sial.com