


# ハミルトン製シリンジキャンペーン **大好評!**

期間:2011年5月9日~2012年3月31日

人気のハミルトン製シリンジを特別価格で提供中!


## ●ハミルトン700シリーズ

### ■N型シリンジ(固定針、長さ2"、Pt.2/鋭角)

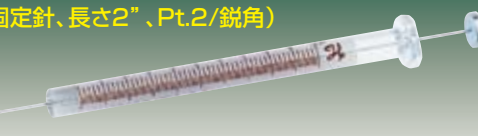

モデル (P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
75N (87900)	26s	5 $\mu$ L	26200-U	¥ 6,200
701N (80300)	26s	10 $\mu$ L	20734	¥ 3,400
702N (80400)	22s	25 $\mu$ L	20735	¥ 4,300
705N (80500)	22s	50 $\mu$ L	20736	¥ 4,700
710N (80600)	22s	100 $\mu$ L	20737	¥ 5,300
725N (80700)	22s	250 $\mu$ L	20738	¥ 6,700
750N (80800)	22	500 $\mu$ L	20739	¥ 7,200

### ■RN型シリンジ(交換針、長さ2"、Pt.2、針付/鋭角)

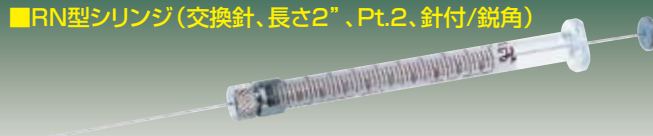


モデル (P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
75RN (87930)	26s	5 $\mu$ L	20919	¥ 9,200
701RN (80330)	26s	10 $\mu$ L	20697	¥ 5,700
702RN (80430)	22s	25 $\mu$ L	20787	¥ 6,400
705RN (80530)	22s	50 $\mu$ L	20788	¥ 6,700
710RN (80630)	22s	100 $\mu$ L	20790-U	¥ 8,400
725RN (80730)	22s	250 $\mu$ L	24538-U	¥ 10,300
750RN (80830)	22	500 $\mu$ L	24539	¥ 11,000

### ★ 6本パック



モデル (P/N)	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
<b>■N型シリンジ(固定針、長さ2"、Pt.2/鋭角)</b>			
701N.6本入り (80366)	10 $\mu$ L	20779	¥ 16,900
<b>■RN型シリンジ(交換針、長さ2"、Pt.2、針付)</b>			
701RN.6本入り (80336)	10 $\mu$ L	20793	¥ 32,500


### ■レオダイン用シリンジ(固定針、長さ2"、Pt.3/直角)

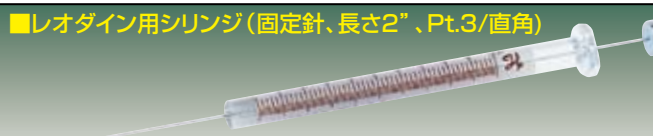

モデル (P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
701SNR (80365)	22s	10 $\mu$ L	58380-U	¥ 4,500
702SNR (80465)	22s	25 $\mu$ L	58381	¥ 4,300
705SNR (80565)	22s	50 $\mu$ L	58382	¥ 5,000
710SNR (80665)	22s	100 $\mu$ L	58383	¥ 5,000
725SNR (80765)	22	250 $\mu$ L	58384	¥ 7,100
750SNR (80865)	22	500 $\mu$ L	26222-U	¥ 8,500


## ●ハミルトン7000シリーズ (微量容量対応:ワイヤーが針先まで入り、針内のデットボリュームがありません)

### ■針先ポイント#2(鋭角、長さ70mm)

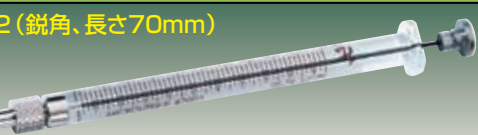

モデル (P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
7000.5KH (86259)	25	0.5 $\mu$ L	22185-U	¥ 14,800
7001KH (80135)	25s	1 $\mu$ L	20750	¥ 12,000
7101KH (86211)	22s	1 $\mu$ L	20979	¥ 12,000
7002KH (88411)	25	2 $\mu$ L	20751	¥ 14,800
7102KH (88511)	23	2 $\mu$ L	24592	¥ 14,800
7105KH (88011)	24	5 $\mu$ L	20980-U	¥ 14,100

### ■針先ポイント#3(直角、長さ70mm)

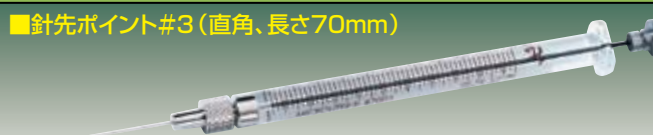


モデル (P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
7000.5KH (86250)	25	0.5 $\mu$ L	22184-U	¥ 14,800
7001KH (80100)	25s	1 $\mu$ L	20731	¥ 12,000
7101KH (86200)	22s	1 $\mu$ L	20733	¥ 12,000
7002KH (88400)	25	2 $\mu$ L	20732	¥ 14,800
7102KH (88500)	23	2 $\mu$ L	24593	¥ 14,800
7105KH (88000)	24	5 $\mu$ L	20728	¥ 14,100

# ハミルトン製シリンジキャンペーン 大好評!
 
## ●ハミルトン1700シリーズ ガスタイト

### ■N型シリンジ(固定針、長さ2"、Pt.2)




モデル(P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
1701N (80000)	26s	10 $\mu$ L	20972	¥ 5,000
1702N (80200)	22s	25 $\mu$ L	20973	¥ 5,700
1705N (80900)	22s	50 $\mu$ L	20687	¥ 6,400
1710N (81000)	22s	100 $\mu$ L	20688	¥ 6,000
1725N (81100)	22s	250 $\mu$ L	20689	¥ 7,100
1750LTN (81217)	22	500 $\mu$ L	20690-U	¥ 6,700

### ■RN型シリンジ(交換針型、長さ2"、Pt.2)



 モデル(P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
1701RN (80030)	26s	10 $\mu$ L	20780-U	¥ 6,800
1702RN (80230)	22s	25 $\mu$ L	20781	¥ 6,800
1705RN (80930)	22s	50 $\mu$ L	20782	¥ 7,100
1710RN (81030)	22s	100 $\mu$ L	20783	¥ 7,800
1725RN (81130)	22s	250 $\mu$ L	20784	¥ 8,000
1750RN (81230)	22	500 $\mu$ L	20785-U	¥ 8,000

### ■テフロンルアーロック型シリンジ(交換針別売)



モデル(P/N)	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
1705TLL (80920)	50 $\mu$ L	26202	¥ 7,000
1710TLL (81020)	100 $\mu$ L	26203	¥ 7,000
1725TLL (81120)	250 $\mu$ L	20915	¥ 7,000
1750TLL (81220)	500 $\mu$ L	20916	¥ 7,000

## ●RN型交換針

### ■長さ2"、Pt.2/鋭角、各6本入り



対象シリンジ(P/N)	ゲージ	CAT.NO.	キャンペーン価格
2.5-100 $\mu$ L (7758-02)	26s	19131-U	¥ 5,000
2.5-100 $\mu$ L (7758-04)	26	19132-U	¥ 5,000
2.5-100 $\mu$ L (7758-03)	22s	19133-U	¥ 5,000
0.25-10mL (7779-02)	26s	19134-U	¥ 5,000
0.25-10mL (7779-04)	26	19135-U	¥ 5,000
0.25-10mL (7779-03)	22s	19136-U	¥ 5,000
0.25-10mL (7779-01)	22	19137-U	¥ 5,000

## ●TLL,LT型交換針

 
### ■長さ2"、Pt.2/鋭角、各6本入り



ハブ種類(P/N)	ゲージ	CAT.NO.	キャンペーン価格
Metal N728 (90028)	28	20757	¥ 7,800
Metal N722 (90022)	22	21746	¥ 6,000
Metal N722s (90038)	22s	21748-U	¥ 7,800
KEL-F KF728 (90128)	28	20756	¥ 13,400
KEL-F KF722s (90138)	22s	21749	¥ 13,400
KEL-F KF722 (90122)	22	21747	¥ 9,000

## ●ハミルトン1000シリーズ ガスタイト

### ■LTN型シリンジ(固定針、長さ2"、Pt.2)



モデル(P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
1001LTN (81317)	22	1.0mL	20740-U	¥ 7,800
1001.25LTN (82017)	22	1.25mL	24589	¥ 9,600
1002LTN (81417)	22	2.5mL	20691	¥ 7,100
1005LTN (81517)	22	5.0mL	20692	¥ 8,900
1010LTN (81617)	22	10.0mL	20693	¥ 10,600

### ■RN型シリンジ(交換針型、長さ2"、Pt.2)



モデル(P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
1001RN (81330)	22	1.0mL	22192-U	¥ 10,500
1002RN (81430)	22	2.5mL	22193-U	¥ 9,800
1005RN (81530)	22	5.0mL	22194-U	¥ 11,200
1010RN (81630)	22	10.0mL	22195	¥ 12,600

### ■テフロンルアーロック型シリンジ(交換針別売)



モデル(P/N)	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
1001TLL (81320)	1.0mL	20997	¥ 7,600
1002TLL (81420)	2.5mL	20998	¥ 7,900
1005TLL (81520)	5.0mL	20999	¥ 8,200
1010TLL (81620)	10.0mL	21000-U	¥ 10,300

## ●チップ付きプランジャー

### ■対応シリンジモデル: 1000, 1700シリーズ



対応シリンジモデル(P/N)	CAT.NO.	キャンペーン価格
1001 (LT, LTN, RN or TLL) (1359-01)	26159	¥ 4,500
1002 (LT, LTN, RN or TLL) (1360-01)	26161	¥ 4,500
1005 (LT, LTN, RN or TLL) (13230)	26162	¥ 4,500
1010 (LT, LTN, RN or TLL) (13231)	26163	¥ 6,300
1025 (LT, LTN, RN or TLL) (13271)	26164	¥ 11,700
1701 (LT, N, TLL or RN) (13205)	21343	¥ 8,000
1702 (C, LT, N or RN) (1122-01)	26150	¥ 4,500
1705 (LT, RN or TLL) (1162-01)	26152-U	¥ 4,500
1710 (C, LT, N, RN or TLL) (1162-02)	26154	¥ 4,500
1725 (LT, N, RN or TLL) (1162-03)	26156	¥ 4,500
1750 (LT, LTN, RN or TLL) (1169-01)	26158-U	¥ 4,500

# キャンペーン期間：2011年5月9日～2012年3月31日

## ●ハミルトン製HPLC用シリンジ, レオダインインジェクター用



モデル(P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
<b>固定針型 長さ2", Pt.3 (直角型)</b>				
701SNR (80365)	22s	10 $\mu$ L	58380-U	¥4,500
702SNR (80465)	22s	25 $\mu$ L	58381	¥4,300
705SNR (80565)	22s	50 $\mu$ L	58382	¥5,000
710SNR (80665)	22s	100 $\mu$ L	58383	¥5,000
725SNR (80765)	22	250 $\mu$ L	58384	¥7,100
750SNR (80865)	22	500 $\mu$ L	26222-U	¥8,500
<b>交換針型 長さ2", Pt.3 (直角型)</b>				
1701RNR (80065)	22s	10 $\mu$ L	20885	¥7,700
1702RNR (80265)	22s	25 $\mu$ L	20886	¥9,100
1705RNR (80965)	22s	50 $\mu$ L	20887	¥12,100
1710RNR (81065)	22s	100 $\mu$ L	20888	¥9,800
1725RNR (81165)	22	250 $\mu$ L	20889	¥10,500
1750RNR (81265)	22	500 $\mu$ L	20890-U	¥12,600

## 針仕様

ゲージ	外径×内径	長さ	デッド ボリューム
26s	0.018"(0.47mm)×0.005"(0.13mm)	2"(5.08cm)	0.52 $\mu$ L
26	0.018"(0.47mm)×0.010"(0.26mm)	2"(5.08cm)	2.5 $\mu$ L
25s	0.020"(0.51mm)×0.006"(0.15mm)	1.97"(5.00cm)	1.26 $\mu$ L
22s	0.028"(0.72mm)×0.006"(0.15mm)	2"(5.08cm)	0.9 $\mu$ L
22	0.028"(0.72mm)×0.016"(0.41mm)	2"(5.08cm)	6.7 $\mu$ L

## ●左記シリンジ用交換針 長さ2", Pt.3 (直角型) (各6本)

対象モデル(P/N)	ゲージ	CAT.NO.	キャンペーン価格
1701RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥5,500
1702RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥5,500
1705RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥5,500
1710RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥5,500
1725RNR (7780-04)	22	19143-U	¥5,500
1750RNR (7780-04)	22	19143-U	¥5,500

## ●ハミルトン製 CTC・Leap Technologies オートサンプラー用シリンジ

■GC用 A200S, PAL用, 固定針型, 長さ2", Pt.1 (円錐型)				
モデル(P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
7701.2 (203185)	26s	1.2 $\mu$ L	28617-U	¥15,400
75N (203189)	26s	5 $\mu$ L	28613-U	¥14,600
701N (203205)	26s	10 $\mu$ L	28615-U	¥10,800
1702N (203043)	26s	25 $\mu$ L	28649-U	¥15,400
1710N (203076)	26s	100 $\mu$ L	28651-U	¥12,300
1725N (203078)	26s	250 $\mu$ L	28652-U	¥16,200
1750N (203080)	26s	500 $\mu$ L	28653-U	¥16,200

## ●左記シリンジ用交換プランジャー (各10本)

■GC用 A200S, PAL用			
対象モデル(P/N)	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
1702N (203245)	25 $\mu$ L	28642-U	¥25,600
1710N (203246)	100 $\mu$ L	28643-U	¥15,500
—	—	—	—
—	—	—	—

## ●サンプルロックシリンジ (SL)



■交換針型 (専用針), 長さ2", Pt.2 (鋭角)				
モデル(P/N)	ゲージ	容量	CAT.NO.	キャンペーン価格
1705SL (80956)	22s	50 $\mu$ L	26280-U	¥20,300
1710SL (81056)	22s	100 $\mu$ L	26281	¥21,000
1725SL (81156)	22s	250 $\mu$ L	26282	¥23,800
1750SL (81256)	22	500 $\mu$ L	26283	¥24,500
1001SL (81356)	22	1mL	26284	¥31,900
1002SL (81456)	22	2.5mL	26285	¥32,900
1005SL (81556)	22	5mL	26286	¥35,700
1010SL (81656)	22	10mL	26287	¥35,000
1025SL (86326)	22	25mL	26288	¥66,500
1050SL (86336)	22	50mL	26289	¥77,000
1100SL (86346)	22	100mL	26290-U	¥98,000

## ●左記シリンジ用交換針 (各6本)

■SLシリンジ専用交換針, 長さ2", Pt.2 (鋭角)			
モデル(P/N)	ゲージ	CAT.NO.	キャンペーン価格
1705SL (7779-03)	22s	19136-U	¥5,000
1710SL (7779-03)	22s	19136-U	¥5,000
1725SL (7779-03)	22s	19136-U	¥5,000
1750SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000
1001SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000
1002SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000
1005SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000
1010SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000
1025SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000
1050SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000
1100SL (7779-01)	22	19137-U	¥5,000

# バイアル キャンペーン

期間:2011年5月9日~2012年3月31日

## GCおよびHPLC オートサンプラー用2mL(1.5mL)バイアル スクリュートップバイアル

多くのGC及びHPLCのオートサンプラーに適合します。

ただし、島津製作所の白色キャップ指定の装置にはご利用できません。

シリンジの貫通が容易な6.0mm口径の広口仕様です。



12 x 32mm、9mm スクリュートップバイアル (広口) & キャップ		入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格	入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格
コンビエンス キット (バイアル、キャップセパタム付)	バイアル: 2.0mL、透明ガラス、6.0mm口径 キャップ: 青色ポリプロピレン製、赤PTFE/白シリコン付、未組立て	—	—	—	1,000	SU860009	¥ 39,000
バイアルのみ	2.0mL、透明ガラス、6.0mm 口径	100	旧:854105 29000-U	¥ 2,000	1,000	29001-U	¥ 19,000
セパタム付キャップのみ	青色ポリプロピレン製、6mm センターホール、1.0mm 厚、PTFE/天然ラバー セパタム付	100	854161	¥ 3,200	1,000		
セパタム付キャップのみ	青色ポリプロピレン製、6mm センターホール、1.0mm 厚、赤PTFE/白シリコン セパタム付	100	SU860092	¥ 3,200	1,000	SU860019	¥ 28,000

## CTC (Combi PAL) オートサンプラー用 スクリュートップバイアル(マグネチック対応)



製品名		入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格
バイアルのみ	10mL 透明ガラス、22.5 mm (O.D) × 46 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860099	¥ 3,900
バイアルのみ	10mL 褐色ガラス、22.5 mm (O.D) × 46 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860100	¥ 6,400
バイアルのみ	20mL 透明ガラス、22.5 mm (O.D) × 77.5 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860097	¥ 4,500
バイアルのみ	20mL 褐色ガラス、22.5 mm (O.D) × 77.5 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860098	¥ 6,900
セパタム、キャップ付	PTFE (白)/シリコン (ライトブルー)、18mm Φ、硬度;35shore A (ソフト)、マグネチック、SPME不可	100	SU860101	¥ 8,300
セパタム、キャップ付	PEFE (透明)/ブチルゴム (薄桃)、18mm Φ、硬度;55shore A (ミディアム)、マグネチック、SPME不可	100	SU860102	¥ 5,300
セパタム、キャップ付	PTFE (青)/シリコン (白)、18mm Φ、硬度;60shore A (ハード)、マグネチック、SPME対応	100	SU860103	¥ 11,000
バイアルラック	アクリル製、24mm Φ 25 本用、160 mm (L) × 160 mm (W) × 30 mm (H)	1	SU860107	¥ 11,000

© 2011 Sigma-Aldrich Co. All rights reserved. SIGMA, SAFC, SIGMA-ALDRICH, ALDRICH, FLUKA, and SUPELCO are trademarks belonging to Sigma-Aldrich Co. and its affiliate Sigma-Aldrich Biotechnology, L.P.

- ・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年5月9日現在の内容であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Web サイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。
- ・掲載価格は希望納入価格 (税別) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。
- ・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品、家庭用その他試験研究以外の用途をご検討の場合は、ファインケミカル事業部に相談ください。

**SIGMA-ALDRICH®**

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社  
アナリティカル&ケミストリー事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー4階  
製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートへ  
TEL : 03-5796-7350 FAX : 03-5796-7355  
E-mail : sialjpsp@sial.com

在庫照会・ご注文方法に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサービスへ  
TEL : 03-5796-7320 FAX : 03-5796-7325  
E-mail : sialjpcs@sial.com

大阪営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル  
TEL : 06-6397-5963 FAX : 06-6397-4649

URL : <http://www.sigma-aldrich.com/japan>

お問い合わせは下記代理店へ

SAJ1330 2011.5

**SIGMA-ALDRICH®**