

## 価格表

裏面にもございます

7ページ(本文)

Rubrene, sublimed grade, 99.99 %	
551112-100MG	¥6,400
551112-1G	¥44,000
551112-5G	¥174,000

8ページ(本文)

Pentacene 20%OFFキャンペーン実施中!	
P1802-100MG	¥5,900 ( <del>¥7,700</del> ) <b>New price</b>
P1802-1G	¥35,500 ( <del>¥42,000</del> ) <b>New price</b>
P1802-5G	¥139,000 ( <del>¥194,000</del> ) <b>New price</b>
684848-1G	sublimed grade, ≥ 99.9% ¥67,100
698423-500MG	triple-sublimed grade, ≥ 99.995% ¥60,200

Copper(II) phthalocyanine

546674-1G	sublimed grade, Dye content 99 %	¥31,700
546674-5G	sublimed grade, Dye content 99 %	¥100,000
702854-500MG	triple-sublimed grade, > 99.99%	¥28,500

α-Sexithiophene (6T)

594687-1G	¥31,000
-----------	---------

DH-6T

633216-500MG	¥35,600
--------------	---------

9ページ(本文)

N,N'-Diocetyl-3,4,9,10-peryleneedicarboximide (PTCDI-C8)	
663913-1G	¥25,200

F<sub>16</sub>CuPc

446653-1G	¥14,400 ( <del>¥17,200</del> ) <b>New price</b>
-----------	---

Fullerene-C<sub>60</sub>

572500-250MG	sublimed, 99.9%	¥25,400
572500-1G	sublimed, 99.9%	¥70,500
572500-5G	sublimed, 99.9%	¥180,000
379646-1G	99.5%	¥38,800
379646-5G	99.5%	¥129,000
483036-1G	98%	¥14,400
483036-5G	98%	¥47,700

PCBM 20%OFFキャンペーン実施中!

684457-100MG	> 99.9%	¥141,500
684449-100MG	> 99.5%	¥42,100
684449-500MG	> 99.5%	¥156,900
684430-1G	> 99%	¥123,300

10ページ(本文)

TIPS pentacene 20%OFFキャンペーン実施中!	
716006-250MG	¥56,000
716006-1G	¥166,000

12ページ(本文)

P3HT	
445703-1G	regioregular ¥96,300

P3HT 20%OFFキャンペーン実施中!

698989-250MG	regioregular, 99.995%, average Mn 15,000-45,000	¥59,900
698989-1G	regioregular, 99.995%, average Mn 15,000-45,000	¥186,000
698989-5G	regioregular, 99.995%, average Mn 15,000-45,000	¥495,000
698997-250MG	regioregular, 99.995%, average Mn 30,000-60,000	¥101,000
698997-1G	regioregular, 99.995%, average Mn 30,000-60,000	¥301,000
698997-5G	regioregular, 99.995%, average Mn 30,000-60,000	¥810,000

P8T2

685070-250MG	¥49,200
--------------	---------

PTAA

702471-100MG	¥55,400
702471-1G	¥332,000

18ページ(合成中間体)

Thieno[2,3-b]thiophene, 95%	
702641-1G	¥18,600
702641-5G	¥72,400

Thieno[3,2-b]thiophene, 95%

702668-1G	¥18,600
702668-5G	¥72,400

Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene, 97%

710172-500MG	¥23,800 ( <del>¥29,000</del> ) <b>New price</b>
--------------	---

2-Bromo-3-hexylthiophene, 97%

691925-1G	¥6,600 ( <del>¥8,300</del> ) <b>New price</b>
691925-5G	¥17,600 ( <del>¥23,500</del> ) <b>New price</b>

3-Hexylthiophene-2-boronic acid pinacol ester, 95%

697400-1G	¥6,800 ( <del>¥11,100</del> ) <b>New price</b>
697400-5G	¥22,300 ( <del>¥44,200</del> ) <b>New price</b>

2-Bromo-3-dodecylthiophene, 95%

688312-1G	¥21,300
-----------	---------

5-Bromo-2-hexylthiophene, 97%

694258-1G	¥10,400
-----------	---------

2,5-Dibromo-3-hexylthiophene, 97%

456373-1G	¥10,800 ( <del>¥16,000</del> ) <b>New price</b>
456373-5G	¥20,000 ( <del>¥34,600</del> ) <b>New price</b>
456373-25G	¥92,700 ( <del>¥113,000</del> ) <b>New price</b>

5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene, 99%

515493-1G	¥6,900 ( <del>¥11,100</del> ) <b>New price</b>
515493-5G	¥19,500 ( <del>¥33,600</del> ) <b>New price</b>

2,2'-Bithiophene-5,5'-diboronic acid bis(pinacol) ester, 97%

647020-1G	¥15,400
647020-5G	¥61,300

3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene, 97%

733725-1G	¥6,800 ( <del>¥9,000</del> ) <b>New price</b>
733725-5G	¥23,100 ( <del>¥35,000</del> ) <b>New price</b>

5,5"-Dibromo-2,2':5',2"-terthiophene, 97%

699098-500MG	¥10,800 ( <del>¥16,600</del> ) <b>New price</b>
--------------	---

2-Bromo-7-hexyl-9H-fluorene, 97%

701254-1G	¥11,800
-----------	---------

4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester, 97%

704199-1G	¥12,400
-----------	---------

2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-bis(boronic acid pinacol ester), 95%

702803-1G	¥22,200
-----------	---------

4,7-Dibromobenzo[c]-1,2,5-thiadiazole, 95%

693847-1G	¥5,300
693847-5G	¥20,000

4,7-Bis(2-bromo-5-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole, ≥ 99.0%

732435-1G	¥45,200 ( <del>¥58,000</del> ) <b>New price</b>
-----------	---

5-Fluoro-2,3-thiophenedicarboxaldehyde, 97%

708283-500MG	¥31,100
--------------	---------

2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetraoctyl-indeno[1,2-b]fluorene, 95%

708267-500MG	¥40,400
--------------	---------

9-Ethyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, > 97%

731757-1G	¥9,600 ( <del>¥11,500</del> ) <b>New price</b>
-----------	--

1,3,6,8-Tetrabromopyrene, 97%

717274-5G	¥10,800 ( <del>¥20,200</del> ) <b>New price</b>
-----------	---

※カッコ内の価格は旧価格です。

※「有機エレクトロニクス材料 20%OFF キャンペーン」の詳細は [sigma-aldrich.com/ms-jp](http://sigma-aldrich.com/ms-jp) をご覧ください。

## 価格表

19ページ(昇華精製グレード化合物)

<b>Anthracene, sublimed grade, ≥ 99%</b>	
694959-5G	¥10,900
694959-25G	¥43,100

<b>Benz[b]anthracene, sublimed grade, 99.99%</b>	
698415-1G	¥47,500

<b>Pentacene, triple-sublimed grade, ≥ 99.995% 20%OFFキャンペーン実施中!</b>	
698423-500MG	¥60,200

<b>Pentacene, sublimed grade, ≥ 99.9% 20%OFFキャンペーン実施中!</b>	
684848-1G	¥67,100

<b>Perylene, sublimed grade, ≥ 99.5%</b>	
394475-1G	¥9,600
394475-5G	¥35,200

<b>4,4'-Bis(N-carbazolyl)-1,1'-biphenyl, sublimed grade, 99.9%</b>	
699195-1G	¥29,100
699195-5G	¥117,000

<b>N,N'-Di-[(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl]-1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, sublimed grade, 99%</b>	
556696-500MG	¥53,200
556696-1G	¥70,400

<b>Rubrene, sublimed grade, 99.99%</b>	
551112-100MG	¥6,400
551112-1G	¥44,000
551112-5G	¥174,000

<b>Bathocuproine, sublimed grade, 99.99%</b>	
699152-500MG	¥22,100
699152-5G	¥178,000

<b>Tris[2-phenylpyridinato-C<sup>2</sup>,N]iridium(III), sublimed grade</b>	
694924-250MG	¥64,100

<b>Tris[1-phenylisoquinoline-C<sup>2</sup>,N]iridium(III), sublimed grade</b>	
688118-250MG	¥105,000 (¥135,900) <b>New price</b>

<b>Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum, sublimed grade, 99.995%</b>	
697737-1G	¥15,200
697737-5G	¥56,900

<b>Copper(II) phthalocyanine, triple-sublimed grade, &gt; 99.99%</b>	
702854-500MG	¥28,500

<b>Copper(II) phthalocyanine, sublimed grade, Dye content 99 %</b>	
546674-1G	¥31,700
546674-5G	¥100,000

<b>Fullerene-C<sub>60</sub>, sublimed, 99.9%</b>	
572500-250MG	¥25,400
572500-1G	¥70,500
572500-5G	¥180,000

<b>[5,6]-Fullerene-C<sub>70</sub>, sublimed, ≥ 99%</b>	
709476-250MG	¥58,500 (¥62,100) <b>New price</b>

その他の合成中間体製品(カタログ非掲載)

<b>3-Hexylthiophene, ≥ 99%</b>	
399051-1G	¥3,900 (¥5,400) <b>New price</b>
399051-5G	¥11,400 (¥18,300) <b>New price</b>

<b>2,5-Bis(trimethylstannyl)thiophene, 97%</b>	
738891-1G	¥9,800 (¥13,000) <b>New price</b>
738891-5G	¥36,000 (¥48,000) <b>New price</b>

<b>2,2'-Bithiophene, 97%</b>	
241636-10G	¥16,500 (¥23,900) <b>New price</b>

 
<b>2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester</b>	
578878-1G	¥8,900 (¥13,000) <b>New price</b>
578878-5G	¥28,800 (¥38,700) <b>New price</b>

<b>EDOT carboxylic acid, 95%</b>	
729167-500MG	¥22,500 (¥28,000) <b>New price</b>


<b>3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene, 97%</b>	
734608-5G	¥15,700 (¥22,000) <b>New price</b>

<b>2,2':5,2''-Terthiophene, 99%</b>	
311073-1G	¥10,700 (¥26,800) <b>New price</b>


※カッコ内の価格は旧価格です。  
 ※「有機エレクトロニクス材料 20%OFF キャンペーン」の詳細は [sigma-aldrich.com/ms-jp](http://sigma-aldrich.com/ms-jp) をご覧ください。




399051

 


738891

 


241636

 


578878

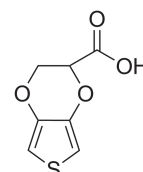

729167

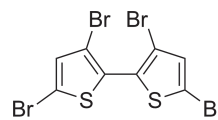

734608

 

311073

©2011 Sigma-Aldrich Co. All rights reserved. SIGMA, SAFC, SIGMA-ALDRICH, ALDRICH, FLUKA, and SUPELCO are trademarks belonging to Sigma-Aldrich Co. and its affiliate Sigma-Aldrich Biotechnology, L.P.

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の内容であり、取載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト([sigma-aldrich.com/japan](http://sigma-aldrich.com/japan))をご覧ください。  
 ・掲載価格は希望納入価格(税別)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
 ・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

# SIGMA-ALDRICH®

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社  
 アナリティカル&ケミストリー事業部

〒140-0002  
 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー4F

■製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートへ  
 TEL : 03-5796-7330 FAX : 03-5796-7335  
 E-mail : [sialjpts@sial.com](mailto:sialjpts@sial.com)

■在庫照会・ご注文方法に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサービスへ  
 TEL : 03-5796-7320 FAX : 03-5796-7325  
 E-mail : [sialjpcs@sial.com](mailto:sialjpcs@sial.com)

<http://www.sigma-aldrich.com/japan>

SAJ1383 2011.9

SIGMA-ALDRICH®