


Sigma-Aldrich

軽くて、お得じゃぞ〜!

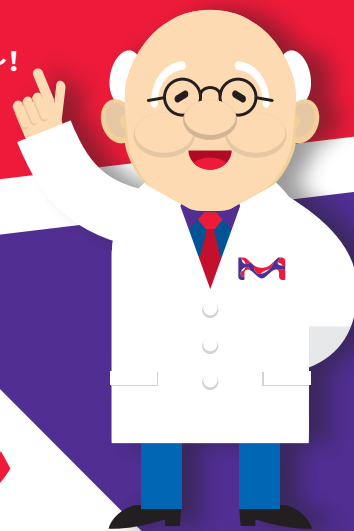

4 L 缶 溶媒 40% OFF キャンペーン

キャンペーン期間

2017年 10月2日(月) ~ 12月29日(金)まで

ご好評の軽々 4 L 缶溶媒シリーズが大変お買い得です。
この機会に是非ご利用ください。

注ぎ口が付属



片手でも
軽々持ち運び可能

18L 缶に比べて
省スペース

サイズ：約 W17 × D13 × H25 cm

40%
OFF!

軽々 4 L 缶入り溶媒

製品名	製品情報	容量	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン 希望販売価格
エタノール	試薬特級 >99.5%	4 L	09-0770-4-4L-J	¥13,200	¥7,900
メタノール	試薬特級 >99.8%	4 L	19-2410-4-4L-J	¥3,760	¥2,200
2-プロパノール (イソプロピルアルコール)	試薬特級 >99.5%	4 L	15-2320-4-4L-J	¥5,200	¥3,100

病理研究用製品リスト (SAJ ブランド)

製品名	用途・グレード	容量	カタログ番号	希望販売価格
固定液				
中性緩衝ホルムアルデヒド液 (10)		1 L	11-0705-7-1L-J	¥2,230
		20 L	11-0705-8-20L-J	¥10,500
中性緩衝ホルムアルデヒド液 (20)		1 L	11-0706-7-1L-J	¥2,230
		20 L	11-0706-8-20L-J	¥10,500
血液像・血球数算定用染色液				
ギムザ染色液	血液標本染色用	25 mL	12-0440-2-25ML-J	¥1,140
		100 mL	12-0440-6-100ML-J	¥1,360
		500 mL	12-0440-5-500ML-J	¥4,170
チュルク試薬	白血球計算用	25 mL	30-5350-2-25ML-J	¥1,060
		100 mL	30-5350-6-100ML-J	¥1,160
		500 mL	30-5350-5-500ML-J	¥2,050
フィールド試薬 (A)	血液標本染色用	100 mL	11-0210-6-100ML-J	¥1,010
フィールド試薬 (B)	血液標本染色用	100 mL	11-0220-6-100ML-J	¥1,010
メイ・グリュンワルド染色液		100 mL	19-1190-6-100ML-J	¥1,660
		500 mL	19-1190-5-500ML-J	¥3,590
ライト染色液	血液染色用	100 mL	34-0050-6-100ML-J	¥1,260
		500 mL	34-0050-5-500ML-J	¥4,040
りん酸緩衝液、pH6.4 (M/15)	ギムザ染色用	500 mL	40-0201-5-500ML-J	¥2,510
細菌・微生物用染色液				
グラム染色液 (I)		500 mL	12-1520-5-500ML-J	¥2,170
グラム染色液 (II)		500 mL	12-1530-5-500ML-J	¥2,130
グラム染色液 (III)		500 mL	12-1540-5-500ML-J	¥2,210
グラム・ハッカー染色液 (I)		500 mL	12-1521-5-500ML-J	¥3,510
グラム・ハッカー染色液 (II)		500 mL	12-1531-5-500ML-J	¥2,130
グラム・ハッカー染色液 (III)		500 mL	12-1541-5-500ML-J	¥3,510
ゲンチアナバイオレット溶液、1w/v%	細菌染色用	25 mL	12-0330-2-25ML-J	¥1,320
		500 mL	12-0330-5-500ML-J	¥3,610
ピオクタニンブルー、1w/v%	細菌染色用	25 mL	24-6470-2-25ML-J	¥1,260
		100 mL	24-6470-6-100ML-J	¥1,370
		500 mL	24-6470-5-500ML-J	¥3,230
メチレンブルー溶液、0.5 w/v%	細菌染色用	25 mL	19-3240-2-25ML-J	¥1,260
		100 mL	19-3240-6-100ML-J	¥1,700
		500 mL	19-3240-5-500ML-J	¥3,830
ルゴール液	グラム染色用	500 mL	18-1750-5-500ML-J	¥1,980
レフレールアルカリ性メチレンブルー溶液	細菌染色用	500 mL	18-1740-5-500ML-J	¥2,010
その他の試薬・染色液				
インジゴカルミン	試薬特級	25 g	15-0160-2-25G-J	¥6,410
エオシンY	SAJ 特級	25 g	09-0240-2-25G-J	¥4,540
クリスタルバイオレット	試薬特級	25 g	05-6710-2-25G-J	¥4,980
コンゴレッド	試薬特級	25 g	05-5580-2-25G-J	¥6,810
酢酸オルセイン染色液	核染色用	25 mL	23-0725-2-25ML-J	¥3,590
シュナイダーアセトカルミン	核染色用	25 mL	28-0370-2-25ML-J	¥1,660
		500 mL	28-0370-5-500ML-J	¥5,730
チール石炭酸、フクシン溶液	核・細菌染色用	500 mL	37-0060-5-500ML-J	¥3,870
鉛染色液	電子顕微鏡用	25 mL	18-0875-2-25ML-J	¥4,930
ニューマン染色液 (改変)	電子顕微鏡用	100 mL	21-0998-6-100ML-J	¥2,110
パラフィン (60°C)	組織用	500 g	24-0480-5-500G-J	¥2,090
ヘマトキシリン水和物	SAJ 特級	5 g	13-0190-3-5G-J	¥17,930
		25 g	13-0190-2-25G-J	¥33,840
マラカイトグリーンしゅう酸塩	SAJ 一級	25 g	19-0540-2-25G-J	¥1,560
		500 g	19-0540-5-500G-J	¥12,980

組織染色学の基礎、染色プロトコールは、**じっけんレシピ** で公開しています。詳細はこちら www.sigma-aldrich.com/recipe-hh

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Sigma-Aldrich Co. LLC の登録商標もしくは商標です。本紙記載の内容は 2017 年 10 月時点の情報です。©2017 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved.

シグマ アルドリッチ ジャパン

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサービスへ

TEL : 03-6756-8245 FAX : 03-6756-8302

E-mail : sialjpts@sial.com

在庫照会・ご注文方法に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサービスへ

TEL : 03-6756-8275 FAX : 03-6756-8301

E-mail : sialjpcs@sial.com

www.sigma-aldrich.com/japan

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

お問い合わせは下記代理店へ

CAM046-1709-1.5K-M